


H05V2-K

Korumalı, sabit tesisat için harmonize, çok telli

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Bilgi

Sıcaklık aralığı 90 °C'ye kadar

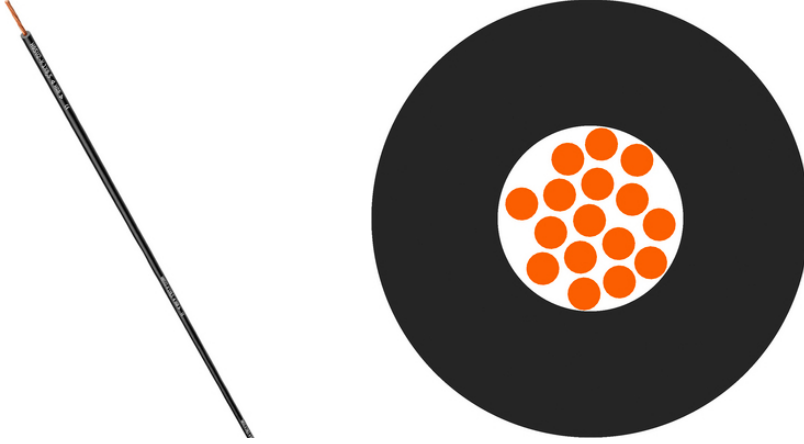

Faydalar

Kablolarda ki <HAR> işareti aynı zamanda ulusal sertifika kurumlarının test işaretlerinin ve sertifikalarının uluslararası onayıdır, örn. <VDE><HAR>. <HAR> işareti Avrupa ülkeleri arasında mal trafiği durumunda özel öneme sahiptir.

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Uygulama alanı

Cihazların iç kablo bağlantıları
Borulara yerleştirme, açıkta veya sıvaya gömme ve kapalı kurulum kanallarında
Borulara ve kullanıma hazırlama kanallarına kuruluştta ve döşeme ve montajda
Fabrika kabloları

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev dayanıklı

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-2-31

Ürün yapısı

IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken
Damar yalıtımı: PVC, 90 °C bazında tamamen renkli, TI3 kalitesi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Son durum (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

H05V2-K

İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	4x dış çap ölçüsü
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 300/500 V
Test gerilimi:	2000 V
Sıcaklık aralığı:	-10 °C ila +90 °C çalışma sıcaklığı Minimum döşeme sıcaklığı: 5 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

H05V2-K

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	m/halka	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4515002	yeşil/sarı	0,75	2,7	100	7,2	11
4515011	siyah	0,5	2,5	100	4,8	9
4515012	siyah	0,75	2,7	100	7,2	11
4515013	siyah	1	2,8	100	9,6	14
4515143	dark blue	1	2,8	100	9,6	14
4515041	kırmızı	0,5	2,5	100	4,8	9
4515043	kırmızı	1	2,8	100	9,6	14
4515053	beyaz	1	2,8	100	9,6	14
4515063	gri	1	2,8	100	9,6	14

Son durum (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16