


Detectable cable tie sockets

Kablo bağı kaideleri metal detektörleri tarafından algılanabilir, bu özellik kaideyi gıda endüstrisi için ilginç kılar

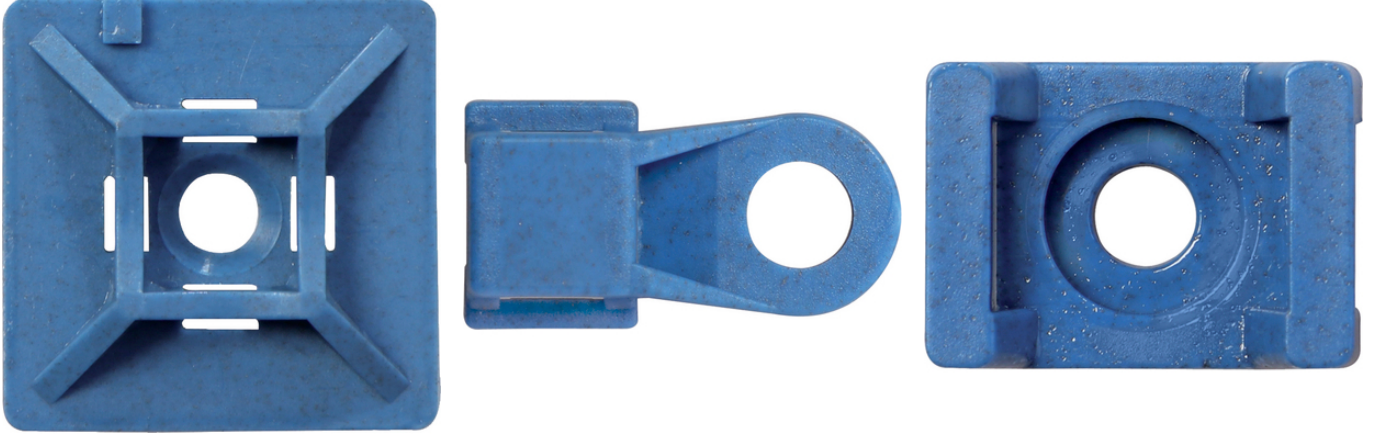

Yiyecek & İçecek



Halojen içermeyen

Faydalar

Retrievable cable tie sockets with a special polymer compound that activates metal detectors, X-ray equipment and visual detection systems

Ürünlerin kirlenme riskini en aza indirir

Mavi renk görsel algılamayı kolaylaştırır

Poliamid tipi: alkol ve keton gibi bilinen çözücülere, yağ, gres ve benzin gibi alifatik ve aromatik hidrokarbonlara ve zayıf alkali çözeltilere karşı dayanıklıdır, ancak asitlere (zayıf veya kuvvetli), ve metalik tuzlara karşı dayanıklı değildir Polipropilen tipi: kimyasal temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır
HACCP EU-Direktifine ulaşmaya yardımcı

Uygulama alanı

Plastik artıklarının son üründe bulunmaması gereken ve yabancı maddeleri algılamak için detektörlerin kullanıldığı her yerde önerilir
Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için
İlaç üretimi

Norm referansları / Onaylar

UL 94 V-2

Dahil

Vidasız teslim edilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağları için montaj tabanı ve montaj elemanı

Renk seçeneği:

Mavi

Malzeme:

Kaplama bölmeli poliamid 6.6 ve polipropilen
Halojen içermeyen

Son durum (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Detectable cable tie sockets

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +85 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Detectable cable tie sockets

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Sabitleme tipi	Malzeme	Çap (mm)	Bağ genişliği (mm)	Uzunluk x Genişlik (mm)	Adet / Paket
61724106	Algılanabilir yuva kaidesi S PA	vidalama	PA 6.6 metal parçalar ile	4,5	9	22.2 x 15.9	100